


## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-V-M8

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20156

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

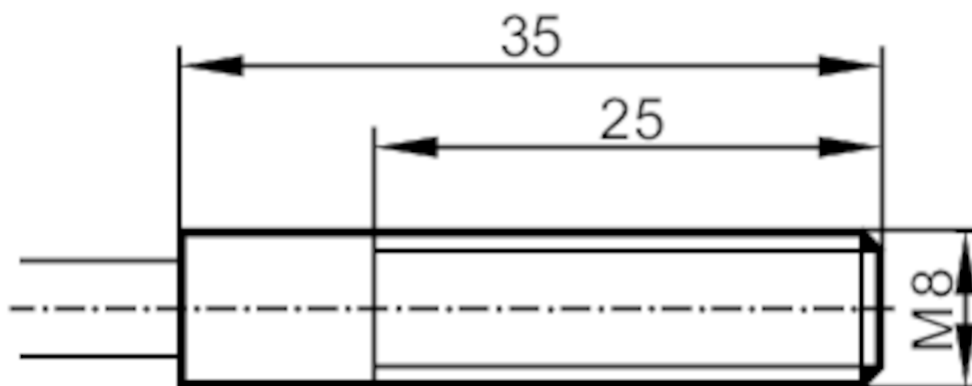

## Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

## Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

## OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

70,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

## Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M8

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

# E20298



## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-V-M8

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Fiberskjede materiale | PVC |
|-----------------------|-----|

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|