


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-A-M8/3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20313

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

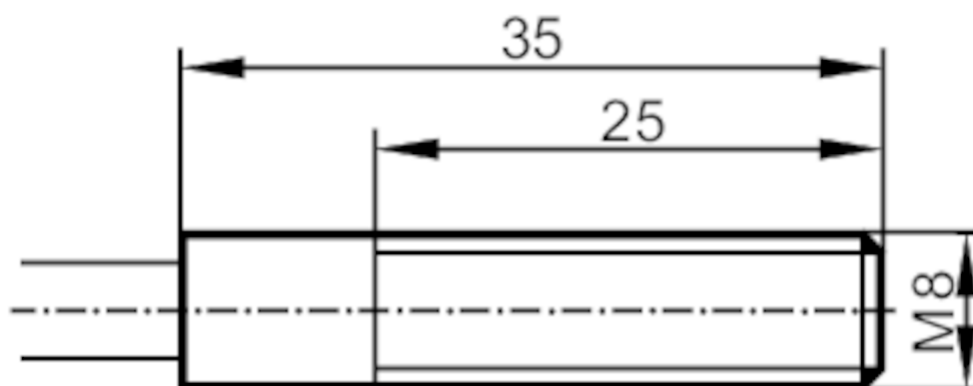

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

45,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M8

Total lengde

[mm]

3 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

E20312



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-A-M8/3M

Fiberskjede materiale	PVC
-----------------------	-----

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------