


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-A-E6/2m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

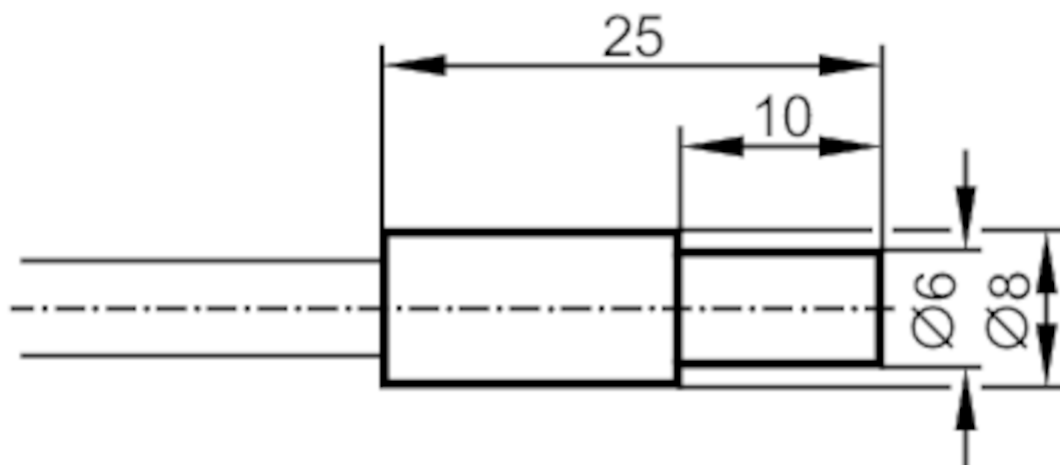

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OIF
--	-----

OIF

Glassfiberoptikk	[mm]	32,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode		rett
Følehovede diameter	[mm]	6,00
Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	30,00
Materialer		Adapter: PA
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC

E20316



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-A-E6/2m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------