


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-A-A-R6/2M

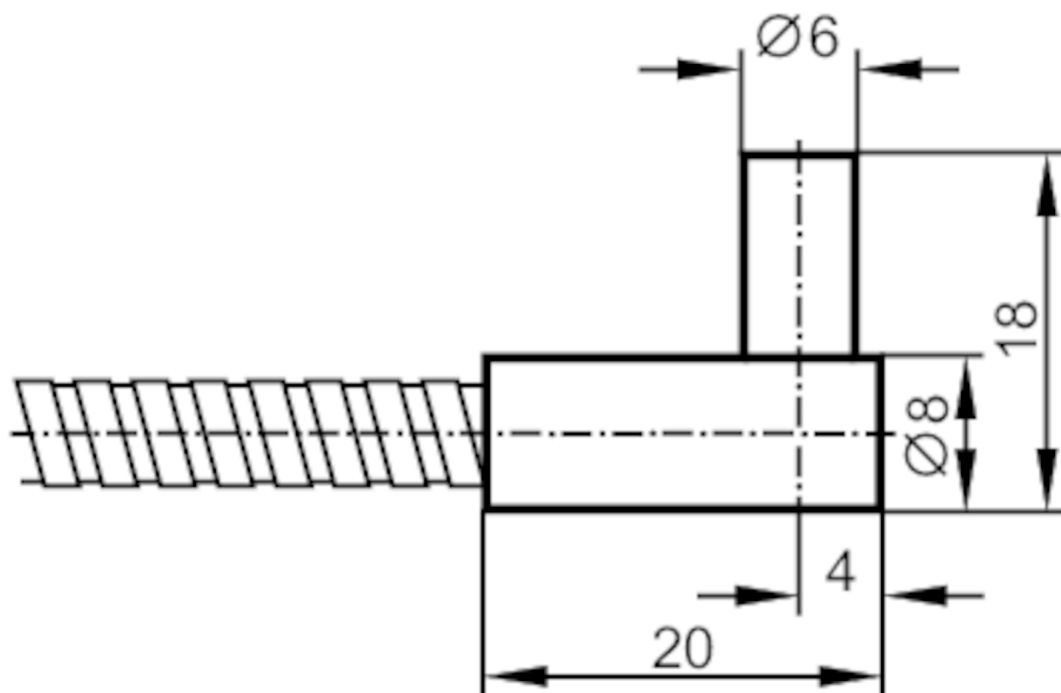

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

240,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

201,00

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

6,00

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00; (for fast installasjon)

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

E20339



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-A-A-R6/2M

Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	Monteringsklemmer:, E10221
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.