


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-A-A-E3/2m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20347

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

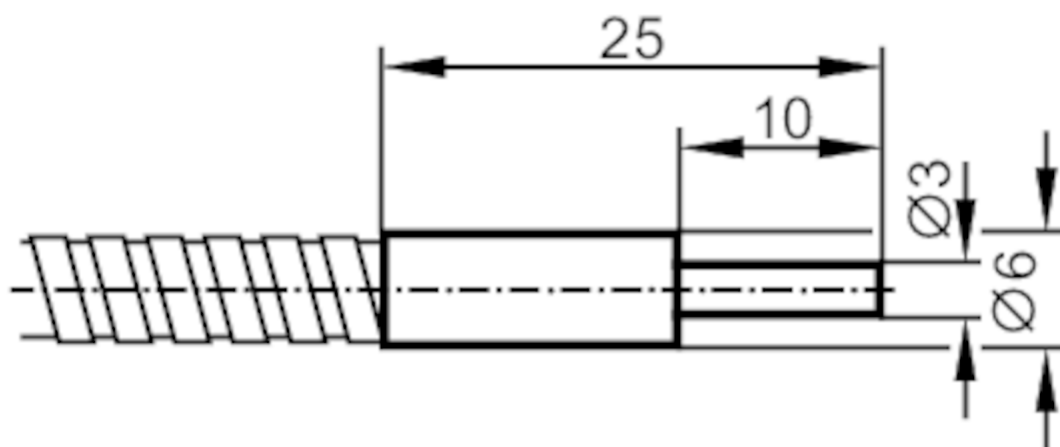

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

80,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

E20346



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-A-A-E3/2m

Fiberskjede materiale

aluminium

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.