


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4/1,5M

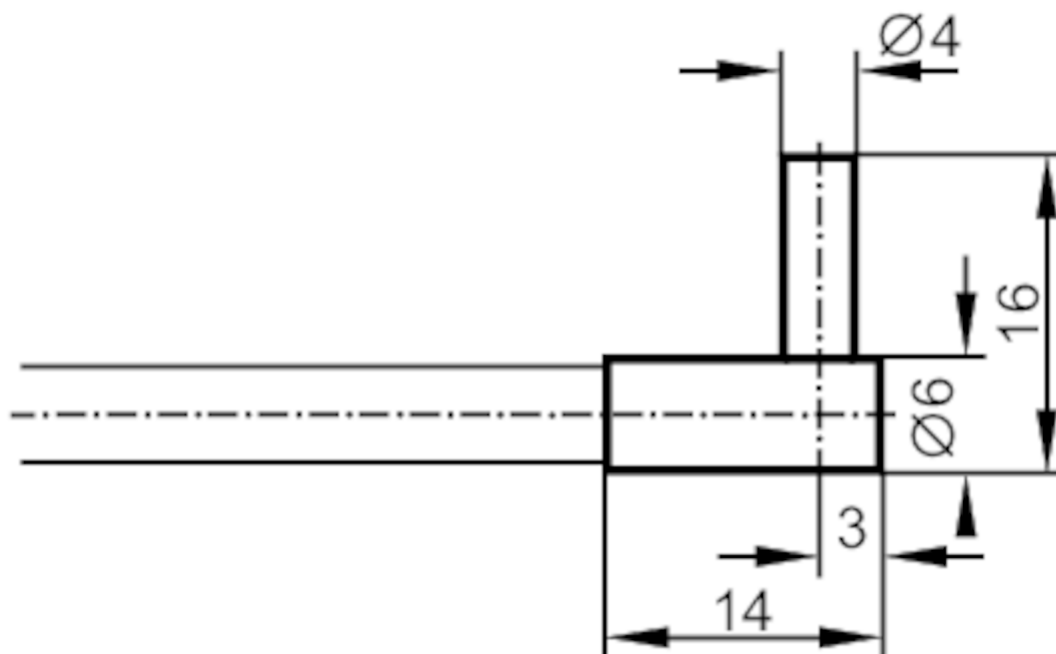

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

36,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

36,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

68,50

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

4,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

1 500,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fiberarrangement



E20351



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4/1,5M

Materialer	Adapter: PPE
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	E20103
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.