


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-E3/2,5M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

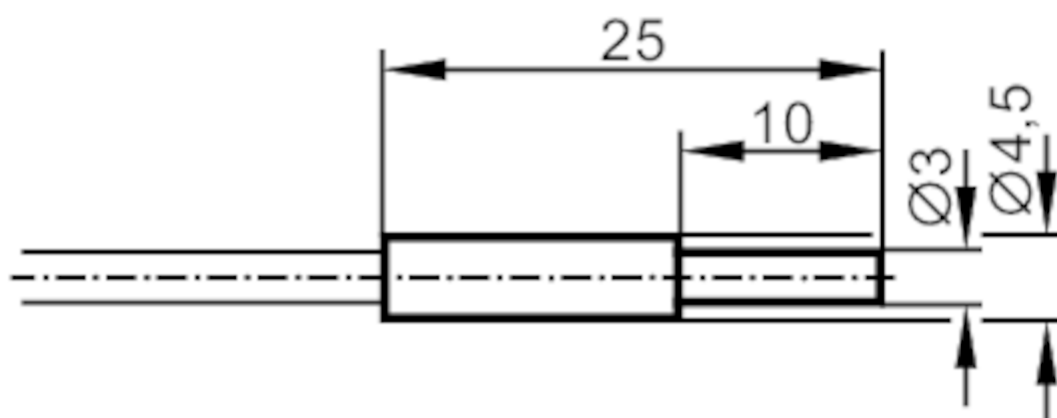

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

28,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

28,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

25,00

Total lengde

[mm]

2 500,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Materialer

Adapter: PPE

Fibermateriale

glass

E20354



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-E3/2,5M

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.