




Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

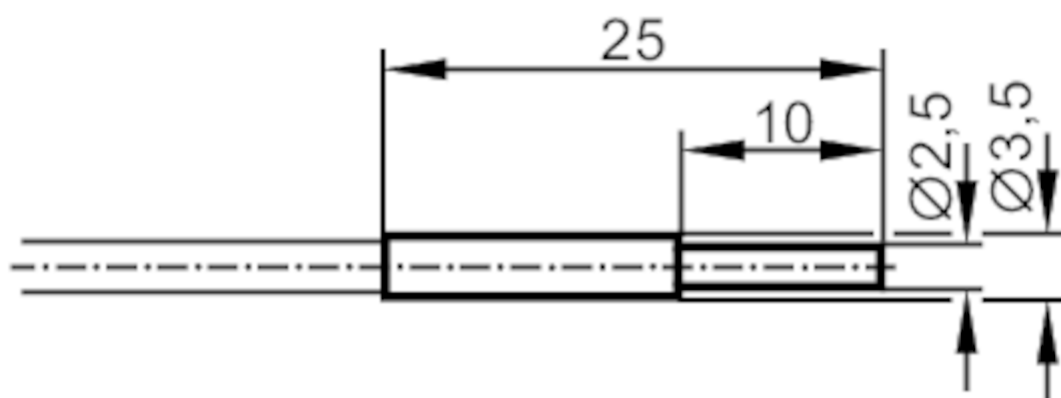

Applikasjon

Funksjon prinsipp Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk [mm] 108,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk [mm] 108,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode rett

Følehovede diameter [mm] 2,50

Følehovede lengde [mm] 10,00

Total lengde [mm] 1 500,00

Liten bøyeradius [mm] 10,00

Materialer Adapter: PPE

Fibermateriale glass

E20358



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.