


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-M4/1,5M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

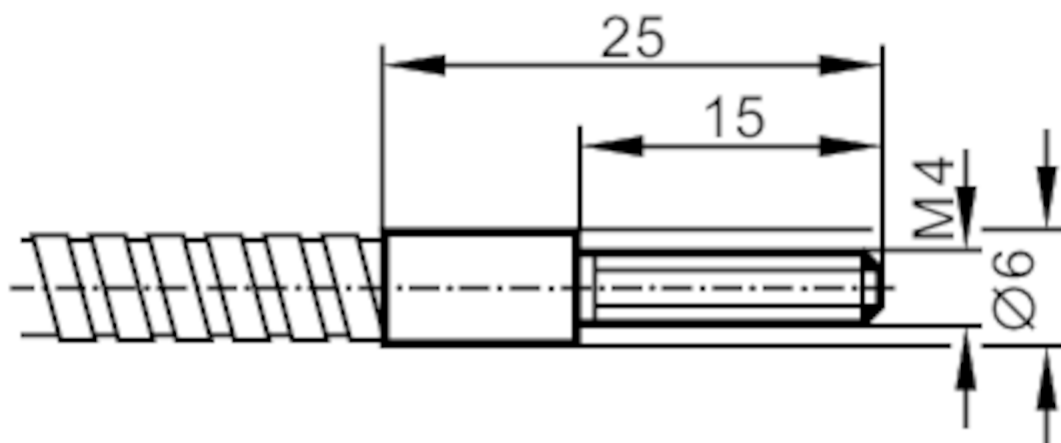

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

108,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

108,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

Følehovede lengde

[mm]

15,00

Total lengde

[mm]

1 500,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Materialer

Adapter: ABS

Fibermateriale

glass

E20361



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-M4/1,5M

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	aluminium
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.