


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-R3/2m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20366

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

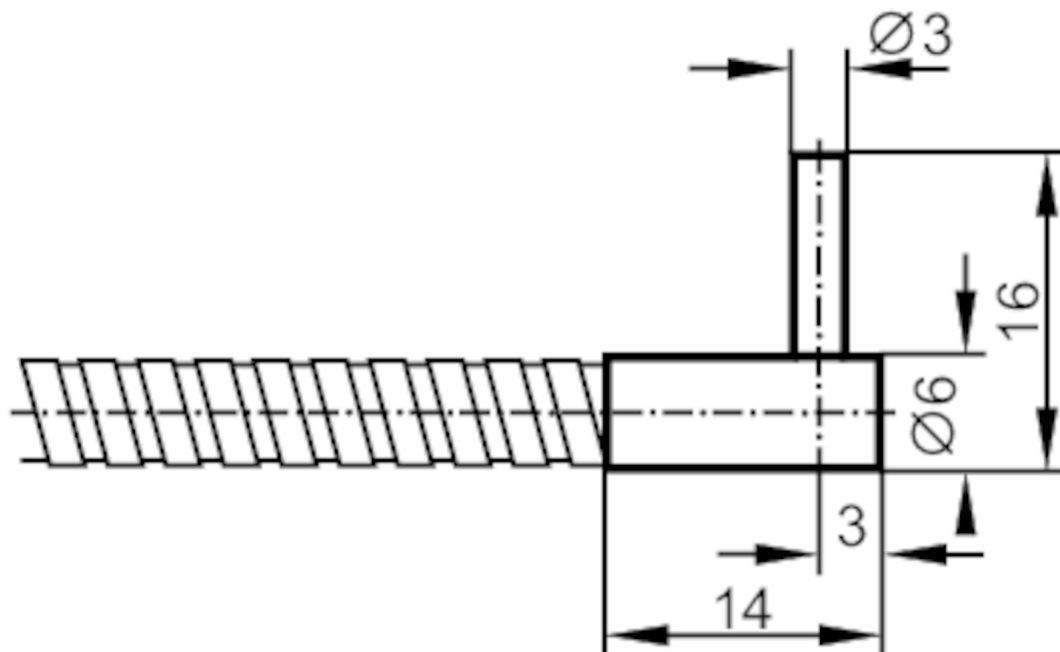

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

96,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

96,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

2 000,00

E20365



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-R3/2m

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		aluminium
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.