

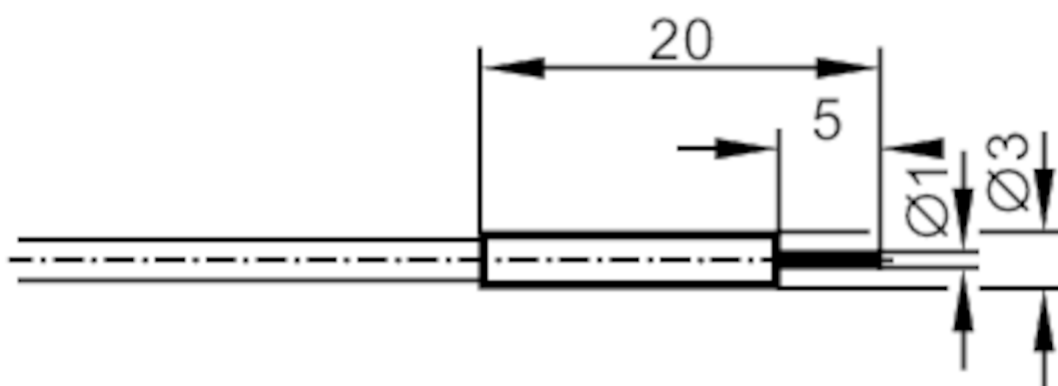
Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-E1/0,4M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20077

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

8,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

8,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

1,00

Følehovede lengde

[mm]

5,00

Total lengde

[mm]

400,00

E20373



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-E1/0,4M

Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Materialer	Adapter: PPE	
Fibermateriale	glass	
Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)	
Fiberskjede materiale	PVC	
Tilbehør		
Varer som leveres	Monteringsklemmer:, E20107	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	