


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-18-P-A-R5

utfasingsartikkel

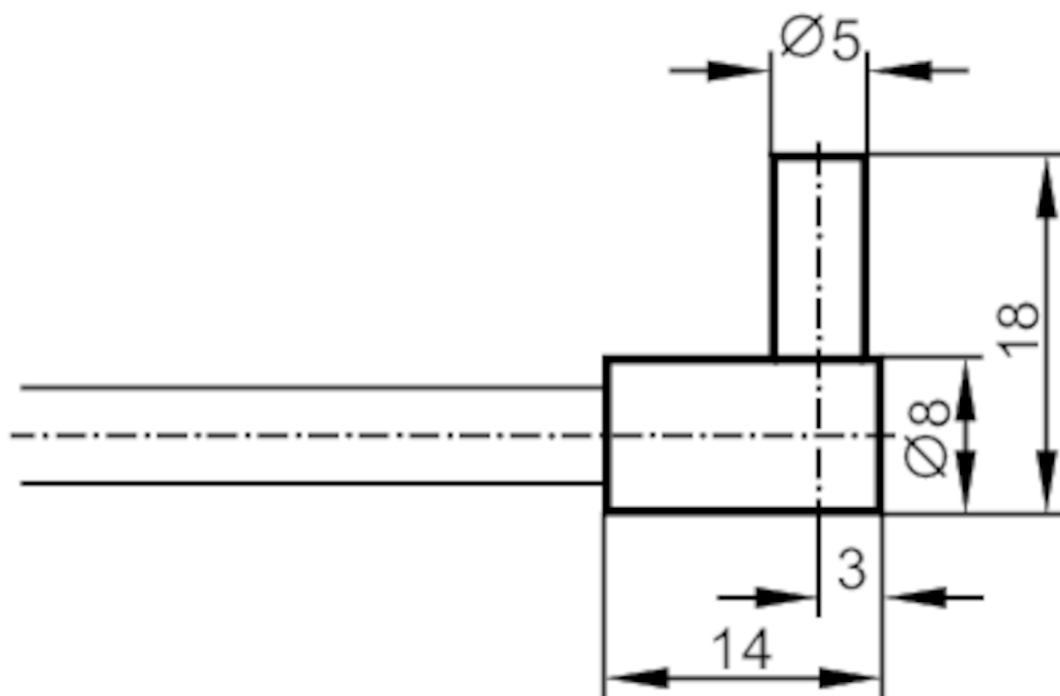

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OGF

OGF

Glassfiberoptikk

[mm]

12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

59,40

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

5,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PPE

E20384



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-18-P-A-R5

Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	Monteringsklemmer:, E10221
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.