


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-18-A-A-M6

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

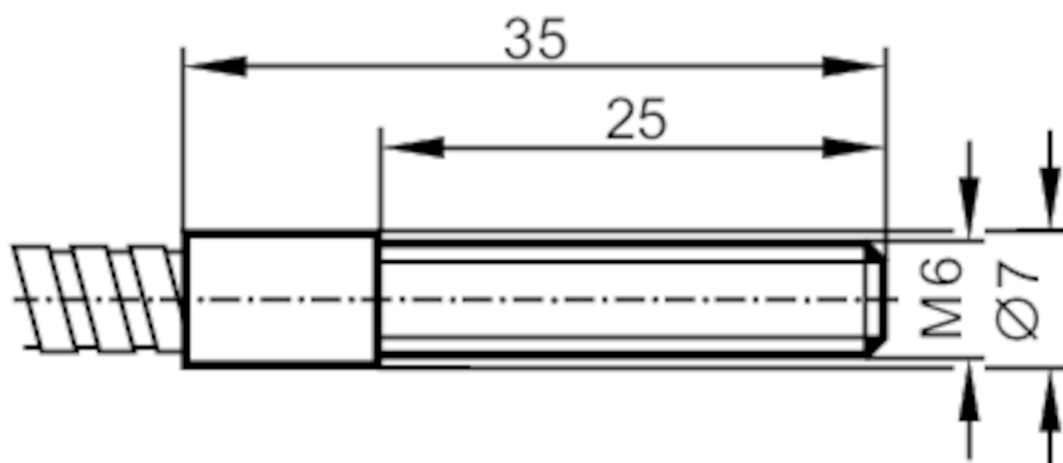

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OGF
--	-----

OGF

Glassfiberoptikk [mm]	15,00
-----------------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...290,00
---------------------------	-----------------

Mekaniske data

Vekt [g]	0,06
Versjon av følehode	rett
Følehovede tråd	M6
Følehovede lengde [mm]	25,00
Total lengde [mm]	600,00
Liten bøyeradius [mm]	20,00; (for fast installasjon)
Fiberarrangement	Ⓢ
Materialer	Adapter: PPE
Fibermateriale	glass

E20385



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-18-A-A-M6

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål:
	Tannlåseskive: 2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.