


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-18-A-A-R5

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

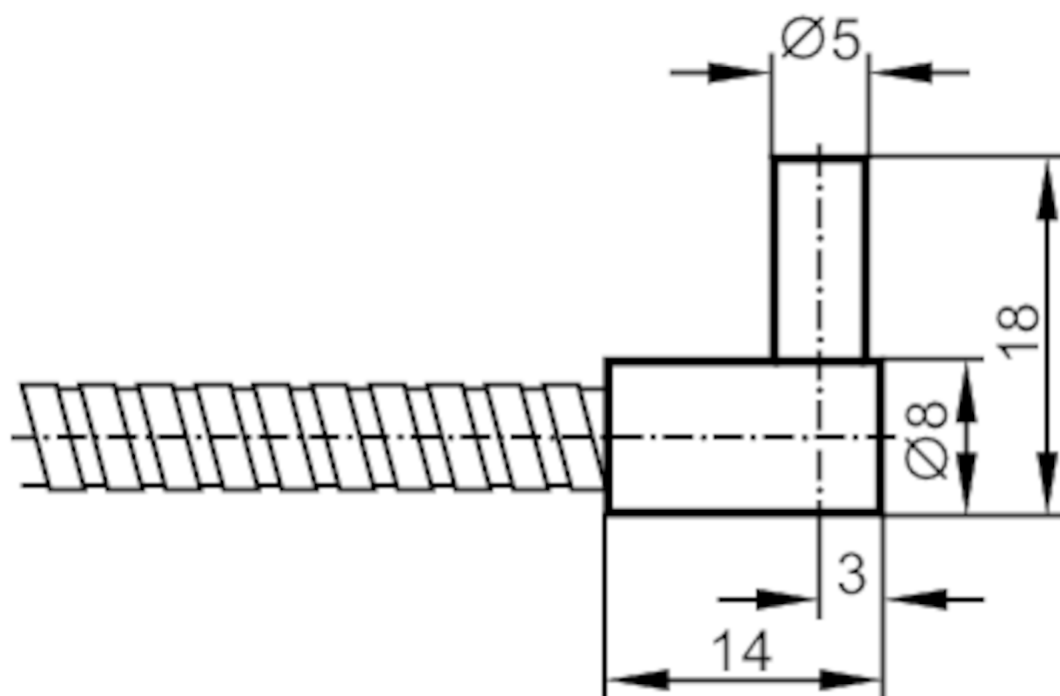

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OGF

OGF

Glassfiberoptikk

[mm]

12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

0,06

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

5,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00; (for fast installasjon)

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PPE

Fibermateriale

glass

E20386



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-18-A-A-R5

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	Monteringsklemmer:, E10221
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.