


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-18-P-A-M4

utfasingsartikkel

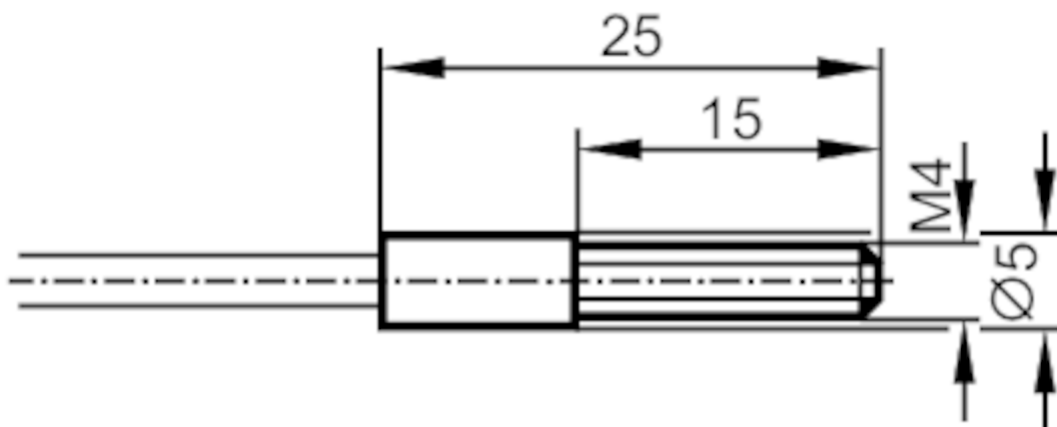

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OGF

OGF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

80,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

50,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

Følehovede lengde

[mm]

15,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PPE

E20387



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-18-P-A-M4

Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M4
	Tannlåseskive: 4
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.