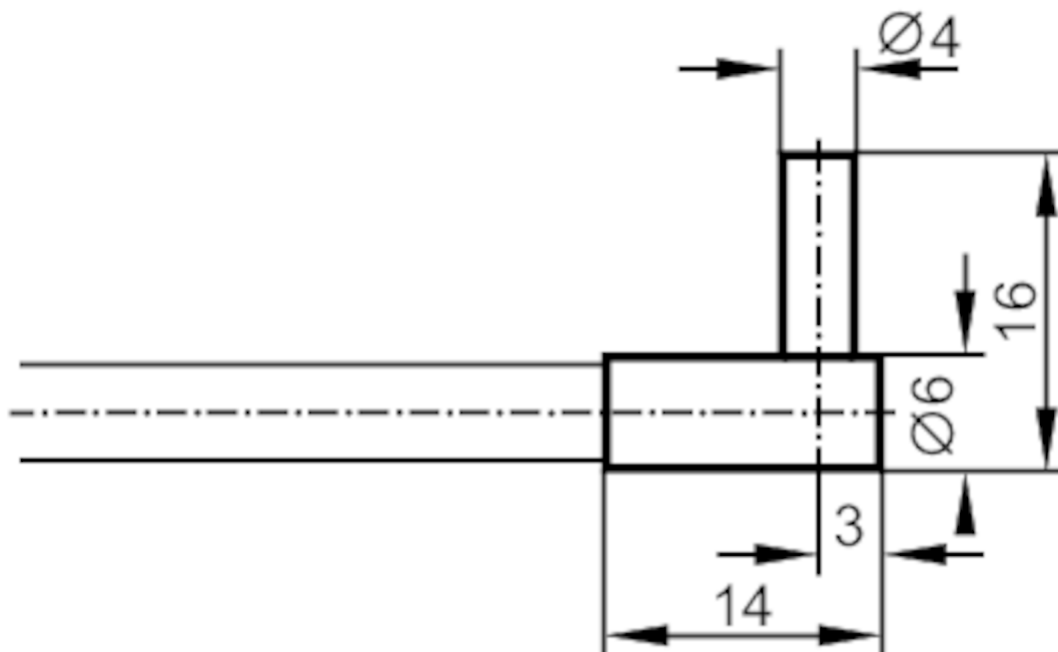



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-18-P-A-R4

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OGF

OGF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

80,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

63,40

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

4,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PPE

Fibermateriale

glass

E20388



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-18-P-A-R4

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	E20103
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.