


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-18-A-A-R4

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

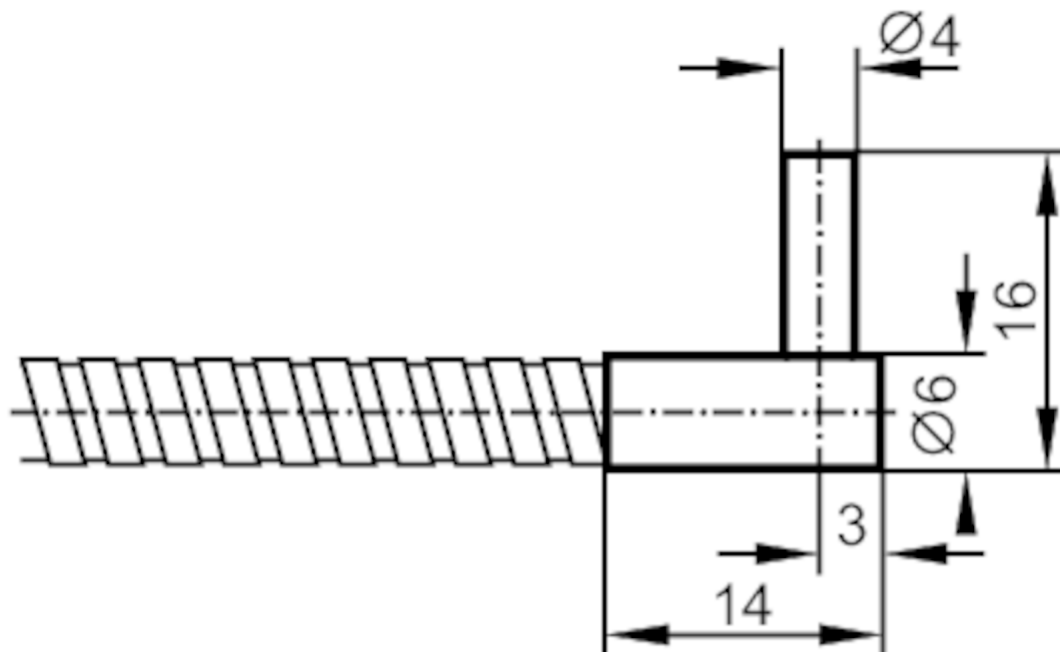

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OGF

OGF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

80,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

0,07

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

4,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00; (for fast installasjon)

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PPE

Fibermateriale

glass

E20390



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-18-A-A-R4

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	E20103
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.