


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-S-V-M4/0,4M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

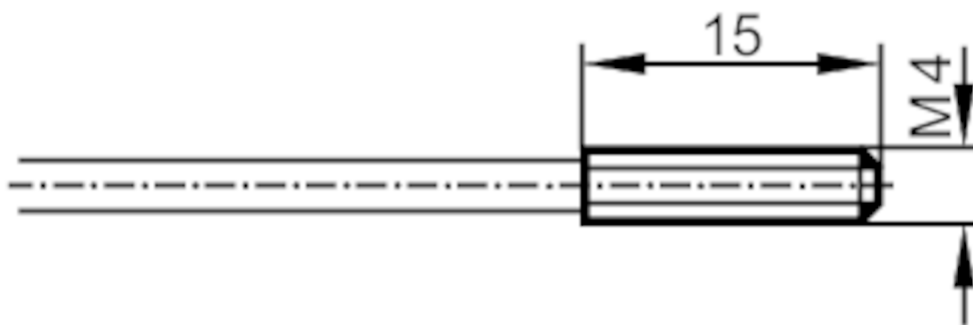

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

Følehovede lengde

[mm]

15,00

Total lengde

[mm]

400,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Materialer

Adapter: ABS

Fibermateriale

glass

E20394



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-S-V-M4/0,4M

Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	silikon
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.