


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-R6/0,8m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20329

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

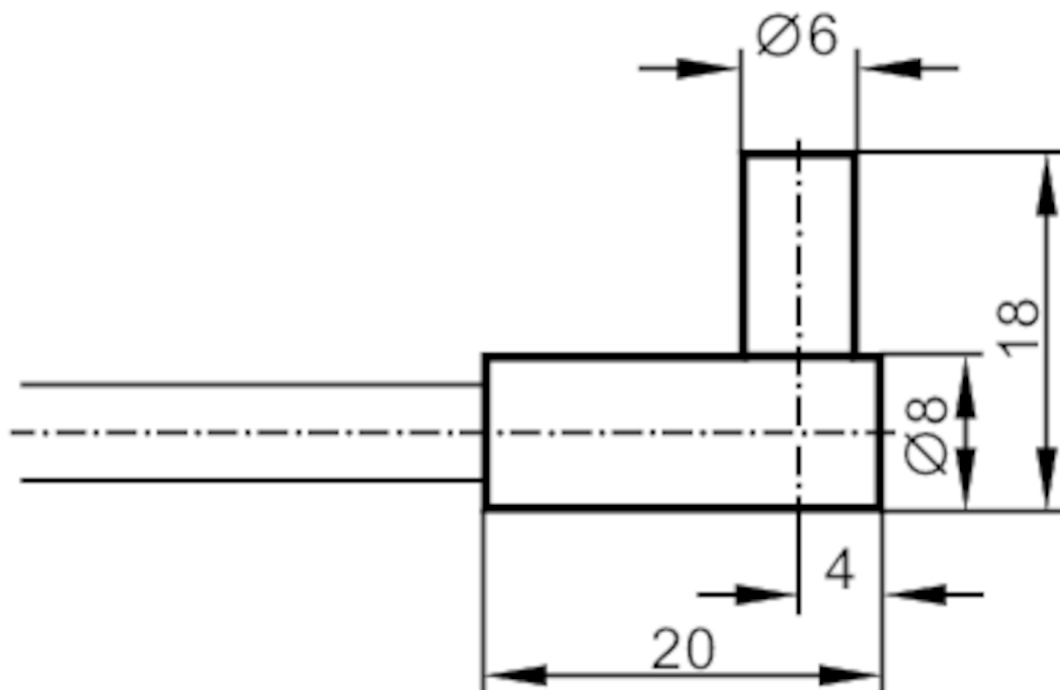

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

300,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Total lengde

[mm]

800,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

Fiberskjede materiale

PVC

E20396



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-R6/0,8m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------