


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-E3/0.8M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

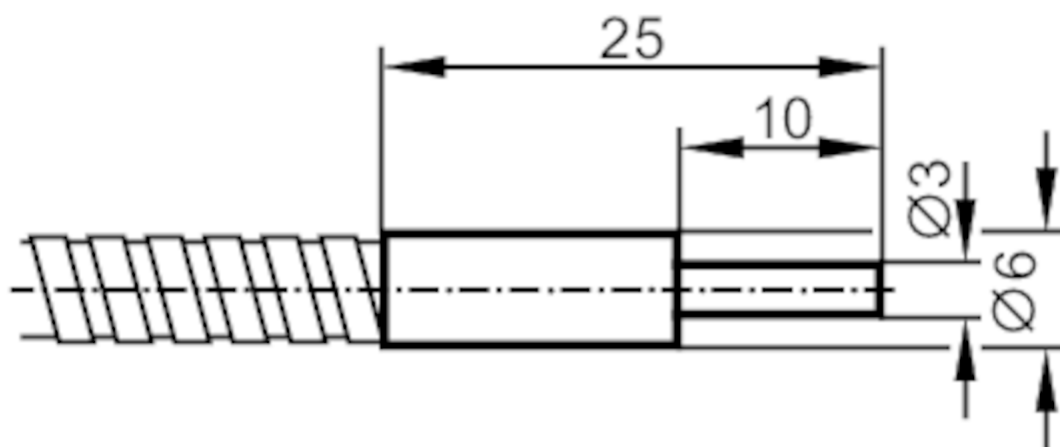

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

100,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Total lengde

[mm]

800,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

Fiberskjede materiale

aluminium

E20399



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-E3/0.8M

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.