


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-M-V-M6/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E21038

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

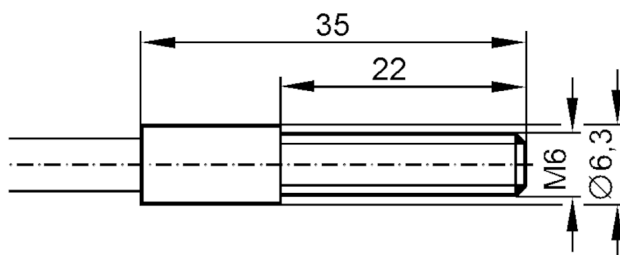

Applikasjon

Funksjon prinsipp Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype OB5030

OB50

Glassfiberoptikk [mm] 40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...150,00

Mekaniske data

Versjon av følehode	rett
Følehovede tråd	M6
Total lengde [mm]	600,00
Liten bøyeradius [mm]	20,00
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	metall silikon

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.