


## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-M-V-M6/1,2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E21038

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

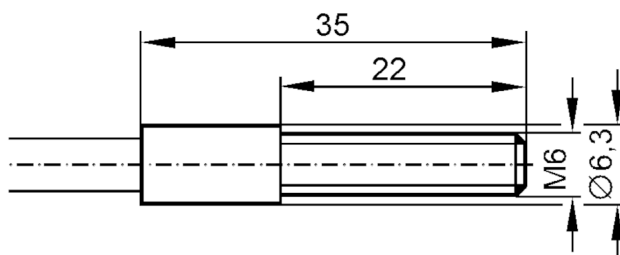

## Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

## Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB5030

OB50

Glassfiberoptikk

[mm]

35,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

## Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Total lengde

[mm]

1 200,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Fiberskjede materiale

metall silikon

## Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.