


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-M-V-M6/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

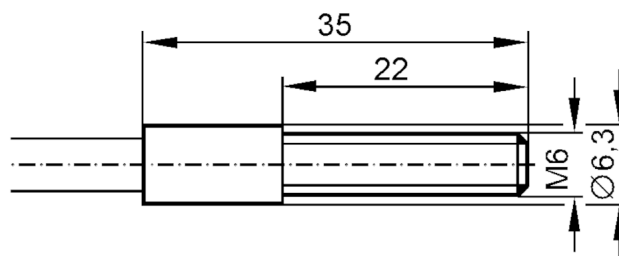

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB5030

OB50

Glassfiberoptikk

[mm]

32,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Fiberskjede materiale

metall silikon

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.