


## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-M-V-M6/3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

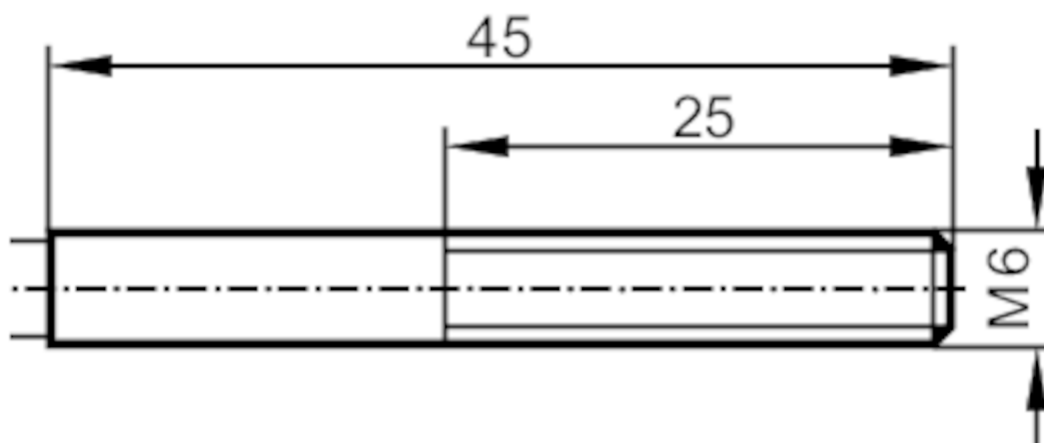

## Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

## Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB5030

OB50

Glassfiberoptikk

[mm]

26,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

## Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Følehovede lengde

[mm]

45,00

Total lengde

[mm]

3 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Fiberskjede materiale

metall silikon

# E21039



## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-M-V-M6/3M

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|