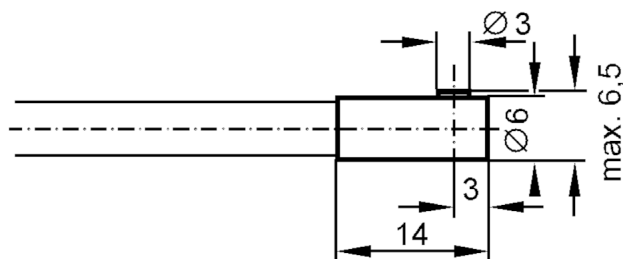



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-M-V-R3/1,2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

108,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Total lengde

[mm]

1 200,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Fiberskjede materiale

metall silikon

Tilbehør

Varer som leveres

E20103

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.