


Adapter for fiberoptikk

ADAPTER FOR FIBER OPTICS

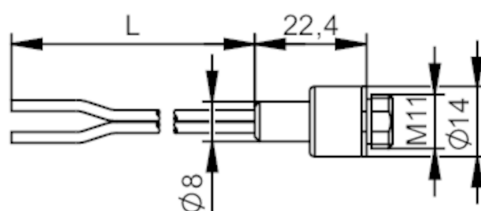

Applikasjon

Design

for fiberoptikk M11

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...60,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

30,90

Total lengde

[mm]

450,00; (koblingsbar)

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Fiberarrangement



Kjerne diameter

[mm]

1,0

Ytre diameter

[mm]

2,20

Materialer

Adapter: ABS; PPE; POM

Fibermateriale

PMMA

Fiberskjede materiale

PE

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)

Kutter for fiberoptikk, E20600

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.