


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

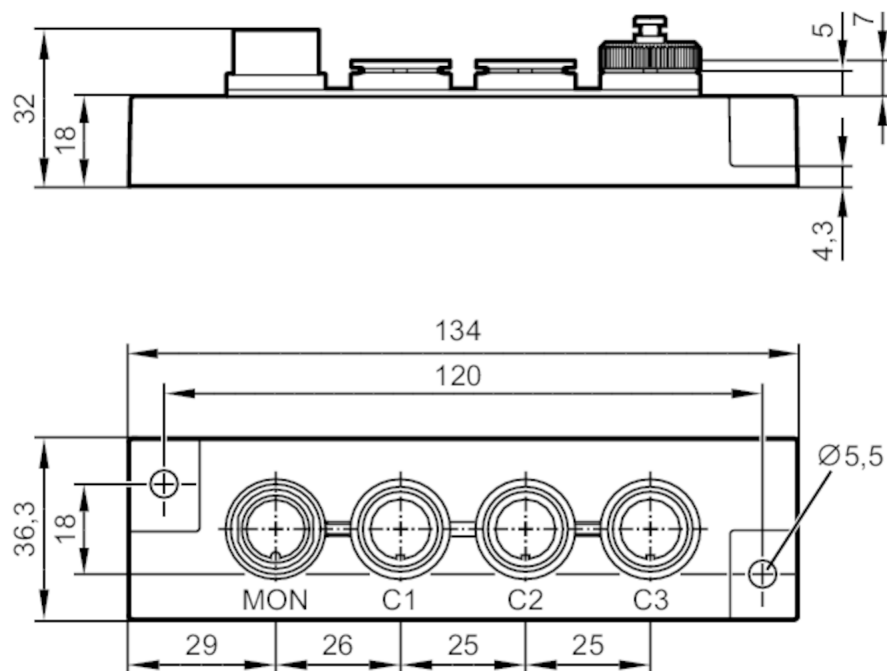

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00 DC; ($\pm 1,5V$)
Overspenningsbeskyttelse	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...125,00
Lagringsfuktighet [%]	< 75,00; (relativ fuktighet)
Holdbarhet [MON]	24,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	149,00
Materialer	hus: ABS svart

Tilbehør

Varer som leveres	Beskyttende deksler
-------------------	---------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: M16; koding: A

 


C1...3

1	koaksial kabelkjerne videosignal
2	koaksialskjerm video jord
3	U+
4	0 V

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M16; koding: A



MON

1	koaksial kabelkjerne videosignal
2	koaksialskjerm video jord
3	ikke brukt
4	ikke brukt