


E2M252



Kabelkompatibelt støpsel

WIRABLE SOCKET M16 8P

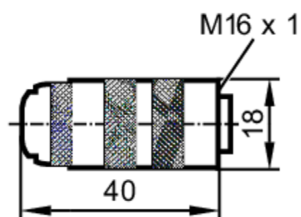

Applikasjon

Design

For tilkobling av MultiViewBox E2M250

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 60,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-45,00...85,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

36,90

Materialer

hus: diecast zinc; Forsegling: PBT

Materiale mutter

diecast zinc

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

terminaler:

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M16, rett; låse: diecast zinc