


Sveiseadapter for prosessensorer

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

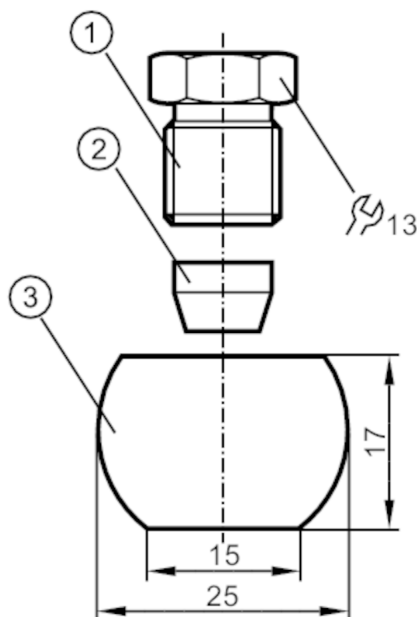

- 1 Klemmeskruer
2 klemringer
3 sveisehylse

EC 1935/2004 

Applikasjon	
Design	for temperatursensorer Ø 6 mm
Installasjon	Klemfeste
Trykklassifisering [bar]	10,00
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-10,00...150,00
Tester/godkjenninger	
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data	
Vekt [g]	56,10
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); klemringer: PEEK
Tiltrekkingsmoment [Nm]	< 10,00
Sensor tilkobling	Ø 6 mm
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 25 mm
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.