


Kabelkompatibel ventilkontakt

VALVE PLUG TYPE A

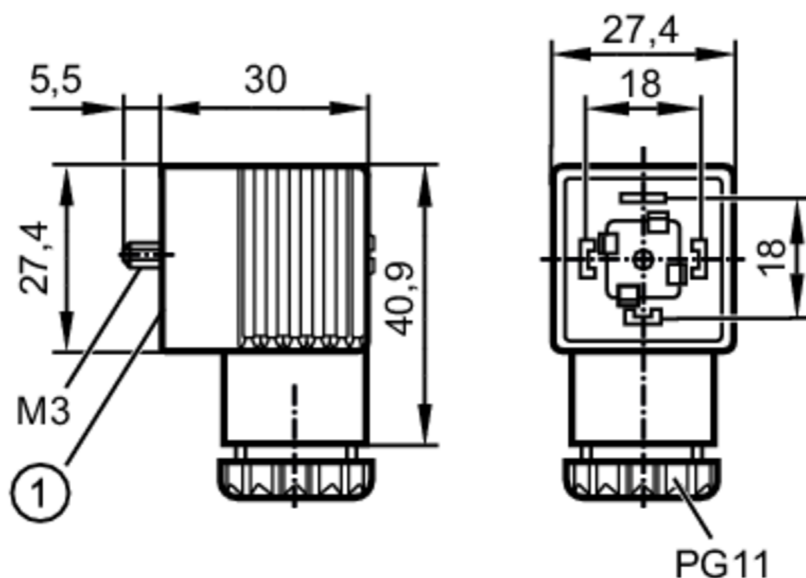

1 Forsegling



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 45,00 AC / < 70,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...125,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

32,30

Dimensjoner

[mm]

41,00 x 27,00 x 30,00

Materialer

PA; FKM

Støpt kroppsmateriale

PA

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E30447




Kabelkompatibel ventilkontakt


VALVE PLUG TYPE A

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

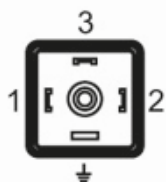

Tilkobling

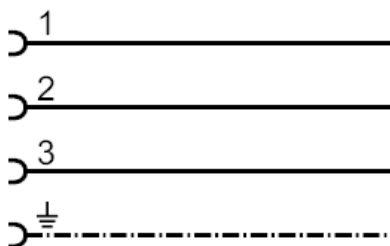

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventilplugg type A DIN, vinklet; Støpt kropp: PA