


Tetning

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM

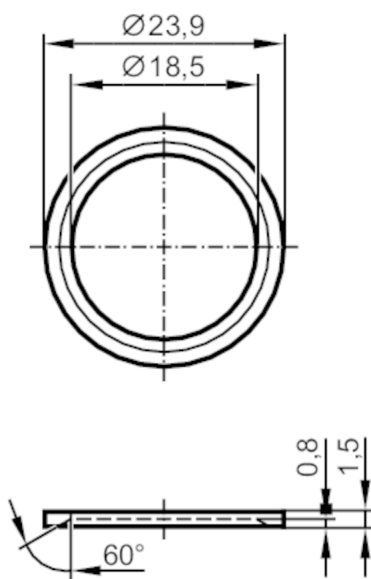

Applikasjon

Design	for enheter med prosessstilkobling G ½
--------	--

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...200,00
----------------------	------	-----------------

Tester/godkjenninger

Standard	DIN EN ISO 1179-2
----------	-------------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	3,40
Innvendig diameter	[mm]	18,50
Ytre diameter	[mm]	23,90
Materialer		FKM

Merknader

Antall i forpakning	5,00 stk.
---------------------	-----------