




Sveiseadapter for prosessensorer

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1

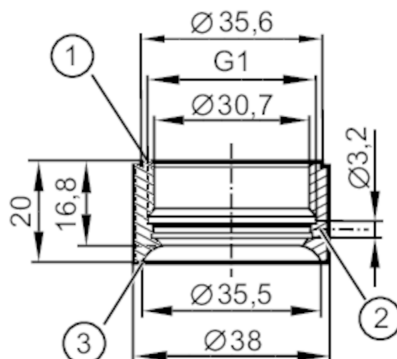

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Lekkasjeport
- 3 tetningsområde

Applikasjon

Design	med lekkasjeport, for installasjon av LDL20x
Trykkklassifisering [bar]	50,00
Merknad om trykkvurdering	for tilkoblingen sensor–adapter

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	113,80
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling	G 1 Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 38 mm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------