


Instrueringsknapp for trykksensorer

TEACHT BOTTON F EPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

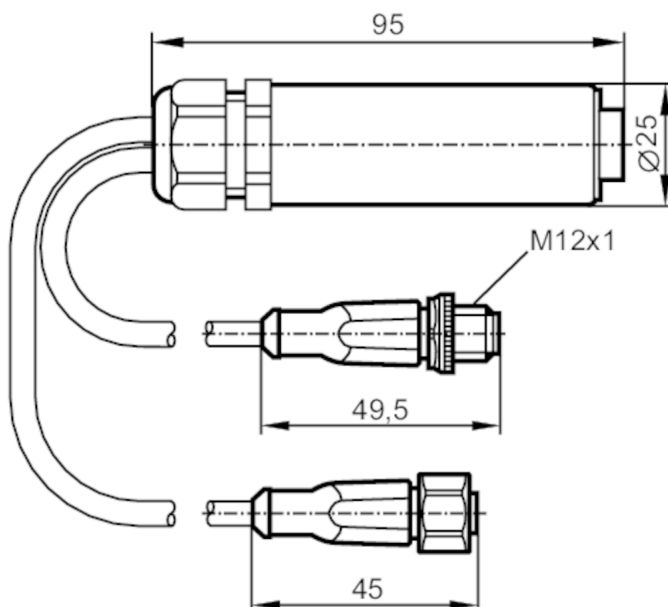

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 40
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	rustfritt stål (1.4305 / 303); PA; PMMA
------------	---

Merknader

Merknader	n.c. = ikke tilkoblet
Antall i forpakning	1,00 stk.

E30051




Instrueringsknapp for trykksensorer

TEACHT BOTTON F EPS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,9 m, PUR

Tilkobling

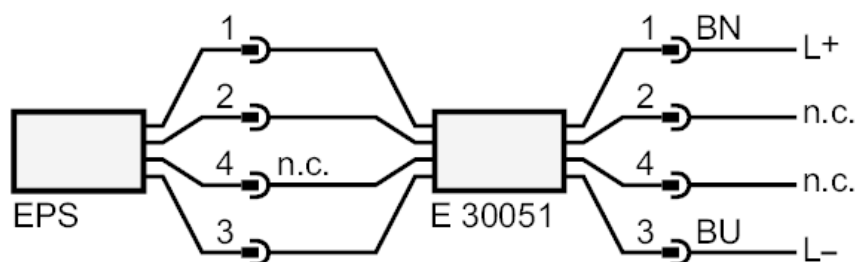

BN =

BU =

Lederfarger :

brun

blå