




Prosessovergang for hygienisk rørforbindelse

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

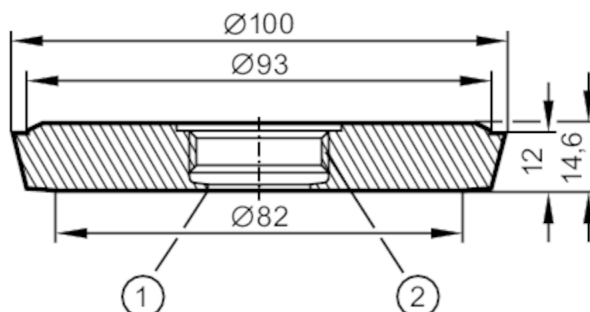

- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

Applikasjon

Trykklassifisering [bar] 25,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstilkobling	hygienisk rørforbindelsesdel DN80 DIN 11851
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.