



Prosessovergang med flensplate


ADAPT IFM-DRD D=65

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E33242

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Den alternative artikkelen må brukes sammen med en ny sensor med Aseptoflex Vario-utvendige gjenger

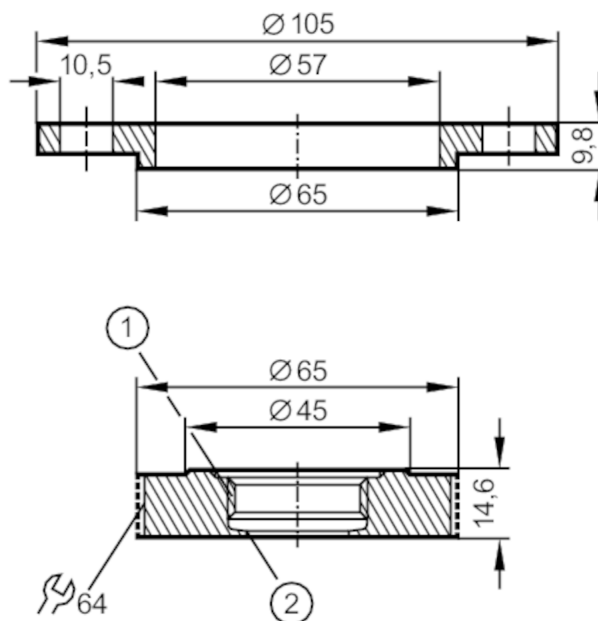

- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikasjon

Trykklassifisering [bar] 25,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr

En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.

Sikkerhetsinstruksjoner

Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	626,50
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstillkobling	DRD-Flansch Ø 65 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.