


Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

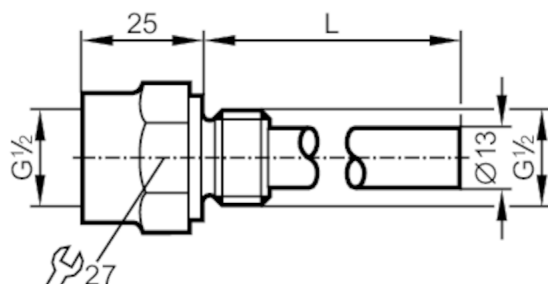

Applikasjon

Design	for temperatursensorer EL = 300 mm	
Trykklassifisering	[bar]	16,00

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L	[mm]	282,00
---------------	------	--------

Mekaniske data

Vekt	[g]	198,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Sensor tilkobling	G 1/2 Ø 10 mm	
Prosesstilkobling	G 1/2	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.	
---------------------	-----------	--