


## Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=100

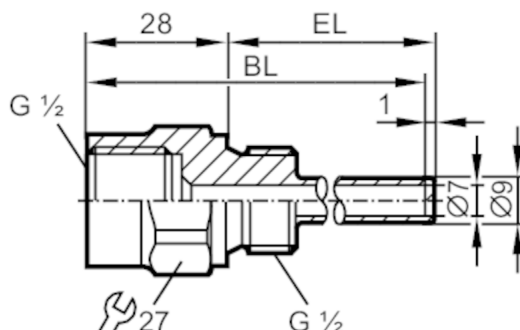

## Applikasjon

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Design                    | for temperatursensorer EL = 100 mm |
| Trykklassifisering [bar]  | 100,00                             |
| Merknad om trykkvurdering | < 250 °C                           |

## Mekaniske data

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Vekt [g]                    | 130,70                        |
| Materialer                  | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
| Sensor tilkobling           | G 1/2 Ø 6 mm                  |
| Prosesstillkobling          | G 1/2                         |
| Installasjonslengde EL [mm] | 74,00                         |
| Borelengde BL [mm]          | 100,00                        |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|