


Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=300

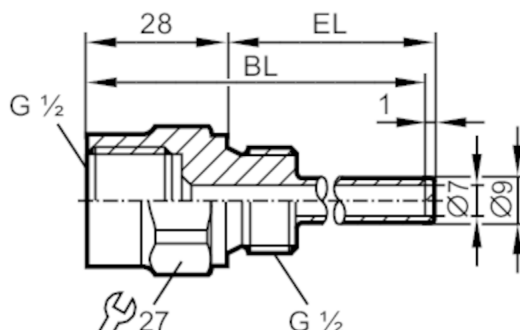

Applikasjon

Design	for temperatursensorer EL = 300 mm
Trykklassifisering [bar]	100,00
Merknad om trykkvurdering	< 250 °C

Mekaniske data

Vekt [g]	185,80
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Sensor tilkobling	G 1/2 Ø 6 mm
Prosesstillkobling	G 1/2
Installasjonslengde EL [mm]	274,00
Borelengde BL [mm]	300,00

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------