


Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100

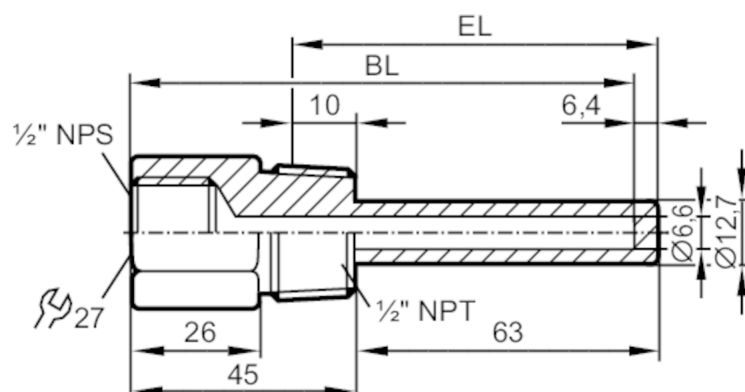

Applikasjon

Design	for temperatursensorer EL = 100 mm
Trykklassifisering [bar]	400,00

Nøyaktighet/avvik

Maks. tillatt strømningshastighet [m/s]	45,00
---	-------

Mekaniske data

Vekt [g]	180,50
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	1/2" NPS Ø 6 mm passer til G1/2 og 1/2 " NPT
Prosesstilkobling	1/2" NPT
Installasjonslengde EL [mm]	74,00
Borelengde BL [mm]	101,60

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------