


Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85

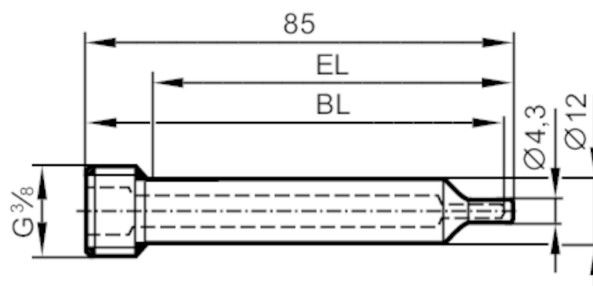

EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikasjon

Design	for temperatursensorer EL = 83 mm
Trykklassifisering [bar]	160,00

Mekaniske data

Vekt [g]	58,30
Materialer	rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling	G 3/8 innvendig tråd Ø 3 mm
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 12 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	< 0,4 / -
Installasjonslengde EL [mm]	70,00
Borelengde BL [mm]	83,00

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------