


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSN0002A05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: ENC10A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

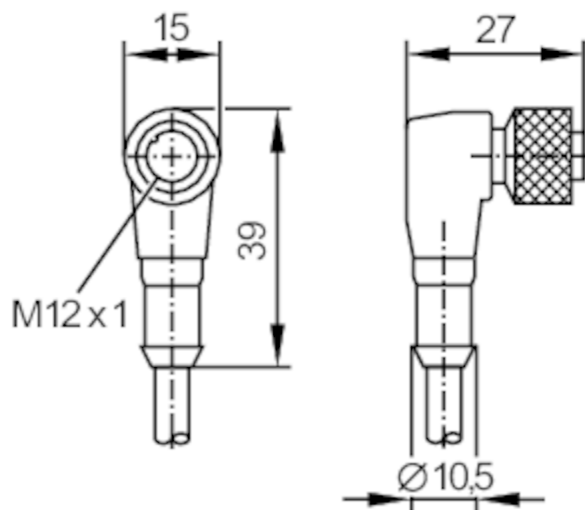

Applikasjon

Applikasjon

Ekskl. sone 1

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Sikkerhetsklassifisering

Maks. intern kapasitans

[nF]

0,15

Maks. intern induktans

[μH]

1,20

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

27,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Merknader

Ved bruk av kontakter i farlige områder (ATEX), er det spesielle krav vedrørende tilkobling.
Brukeren er selv ansvarlig for å overholde de gjeldende installasjonsforskriftene.

Antall i forpakning

1,00 stk.



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAH050MSN0002A05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC, blå, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

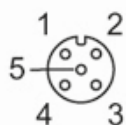

Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit