




Prosessovergang for små volumetriske strømningsmengder

FLOW ADAPT SI

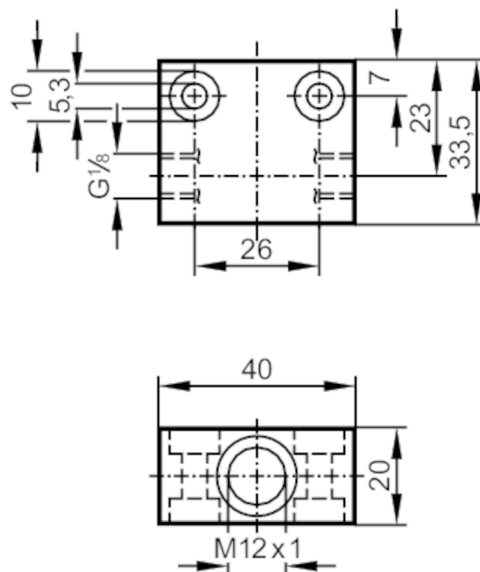

Applikasjon

Design	for flowsensorer og -monitorer
Applikasjon	for industrielle applikasjoner
Installasjon	via utvendige G1/8A-gjenger, for enhver monteringsposisjon
Medier	væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C]	0,00...80,00; (Temperaturgradient: 1 K/min)
Trykkklassifisering [bar]	300,00

Måle - / innstillingsområde

Strømningsområde [ml/min]	2,00...100,00
---------------------------	---------------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	156,50
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	M12 x 1
Prosesstilkobling	G 1/8

Tilbehør

Varer som leveres	forseglinger: 1, U-seal
Tilbehør (valgfritt)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101
	Adapter: ≤ 300 bar, E40236

Merknader

Merknader	Kan kun brukes i kombinasjon med strømningssensorens relative driftsmodus.
Antall i forpakning	1,00 stk.