




Prosessovergang for små volumetriske strømningsmengder

FLOW ADAPT SI TI

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

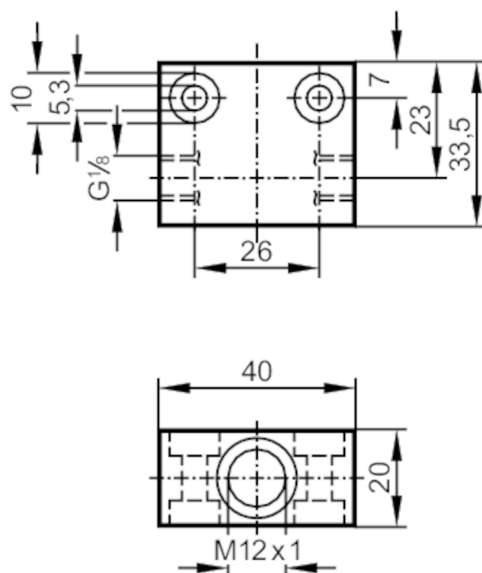

Applikasjon

Design	for flowsensorer og -monitorer \$mit_Adapter_singular
Installasjon	via utvendige G1/8A-gjenger, for enhver monteringsposisjon
Mediumtemperatur [°C]	0,00...80,00; (Temperaturgradient: 1 K/min)
Trykkklassifisering [bar]	30,00

Måle - / innstillingsområde

Strømningsområde [ml/min]	2,00...100,00
---------------------------	---------------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	92,80
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
Materialer	titan (3.7235)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------