




Prosessovergang for små volumetriske strømningsmengder

FLOW ADAPT SF PTFE

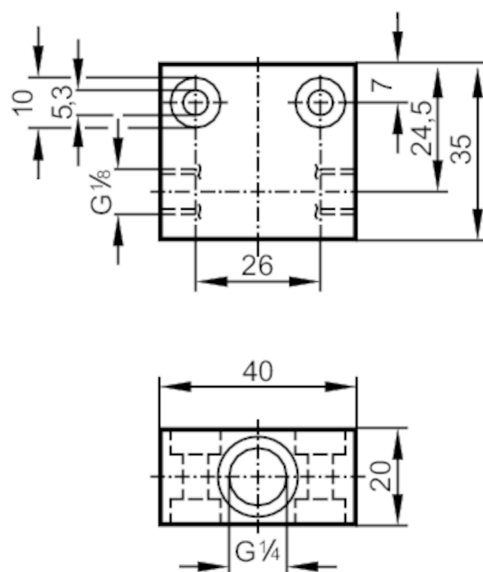

Applikasjon

Design	for flowsensorer med keramisk sonde G $\frac{1}{4}$
Installasjon	via utvendige G1/8A-gjenger, for enhver monteringsposisjon
Mediumtemperatur [°C]	0,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Måle - / innstillingsområde

Strømningsområde [ml/min]	2,00...50,00
---------------------------	--------------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	48,00
Materialer	PTFE
Sensor tilkobling	G 1/4
Prosesstilkobling	G 1/8

Merknader

Merknader	Kan kun brukes i kombinasjon med strømningssensorens relative driftsmodus.
Antall i forpakning	1,00 stk.