


Instrueringsknapp for flowsensorer

SC TEACH BUTTON PS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

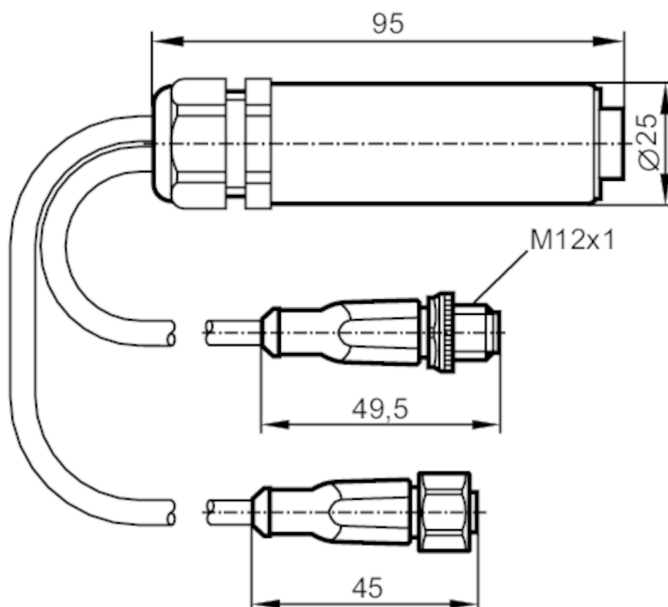

Applikasjon

Design

for p-koblings-flowsensorer SC

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]

47,00...63,00

Driftsspenningstoleranse [%]

15,00

Driftsspenning [V]

< 24,00 AC/DC; (til SELV/PELV)

Driftsforhold

Beskyttelse

IP 40

Mekaniske data

Vekt [g]

233,00

Materialer

rustfritt stål (1.4305 / 303); PA; PMMA

Merknader

Merk

utfasingsartikkel

Antall i forpakning

1,00 stk.

E40211




Instrueringsknapp for flowsensorer

SC TEACH BUTTON PS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,9 m, PUR

Tilkobling

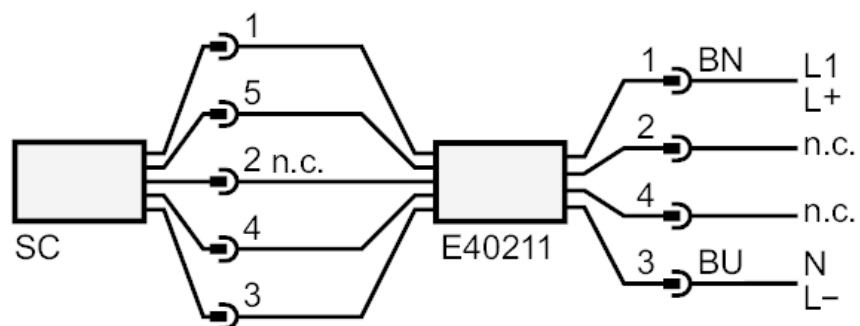

n.c. = ikke brukt
Lederfarger :
BN = brun
BU = blå