


Instrueringsknapp for flowsensorer

SC TEACH BUTTON OR

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

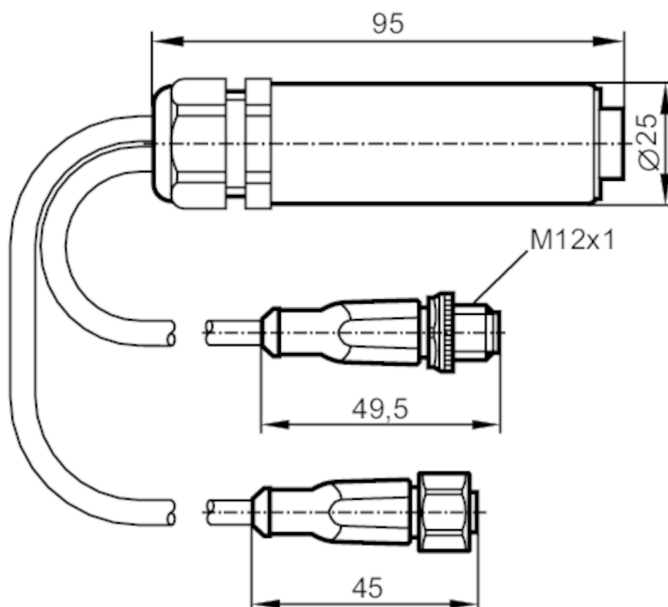

Applikasjon

Design

for flowsensorer SC med reléutgang som vanligvis er åpen

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenningstoleranse	[%]	15,00
Driftsspenning	[V]	< 24,00 AC/DC; (til SELV/PELV)

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 40
-------------	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	225,50
Materialer	rustfritt stål (1.4305 / 303); PA; PMMA	

Merknader

Merk	utfasingsartikkel
Antall i forpakning	1,00 stk.

E40212




Instrueringsknapp for flowsensorer

SC TEACH BUTTON OR

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,9 m, PUR

Tilkobling

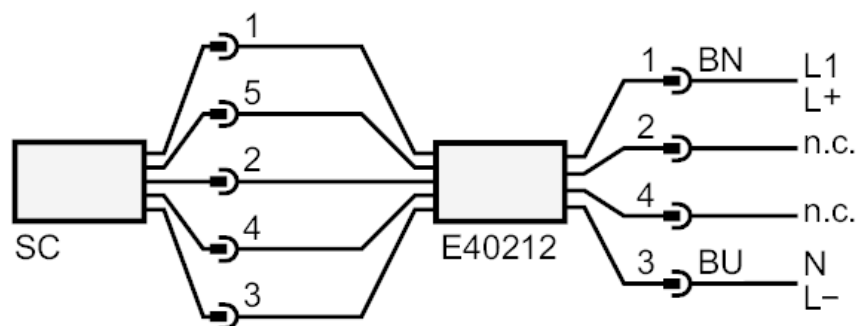

BN =

BU =

Lederfarger :

brun

blå