


Sveiseadapter for nivåsensorer

WELDING ADAPTER 50/D16

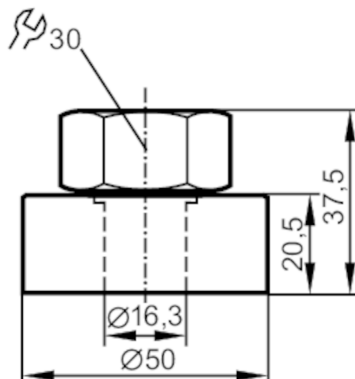

Applikasjon

Design	for kapasitive nivåsensorer LK, LI, LT, LL
Installasjon	Klemfeste
Trykklassifisering [bar]	0,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...80,00
---------------------------	--------------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	394,50
Dimensjoner [mm]	Ø 50,00 / L = 37,50
Materialer	flens: rustfritt stål;; Låsemuttere:: rustfritt stål;; spacer: messing; klemringer: FKM
Tiltrekkingsmoment [Nm]	6,00...9,00
Sensor tilkobling	Ø 16 mm
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 50 mm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------