


Klemfeste for prosessensorer

MOUNTING ADAPTER G3/4

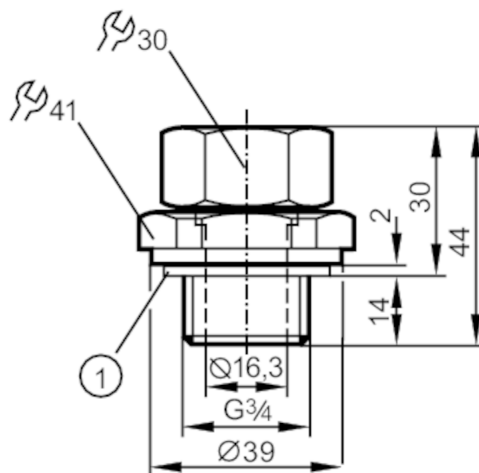

1 forseglinger

Applikasjon

Design for kapasitive nivåsensorer LK, LI, LT, LL

Installasjon Klemfeste

Trykkklassifisering [bar] 0,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...80,00

Mekaniske data

Vekt [g] 250,00

Dimensjoner [mm] Ø 39,00 / L = 44,00

Materialer flens: rustfritt stål;; Låsemuttere:: rustfritt stål;;
spacer: messing; klemringer: FKM; Forsegling: Tesnit

Tiltrekkingsmoment [Nm] 6,00...9,00

Sensor tilkobling Ø 16 mm

Prosesstillkobling gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.