


Flensplate for nivåsensorer

FLANGE PLATE 65-80 D16

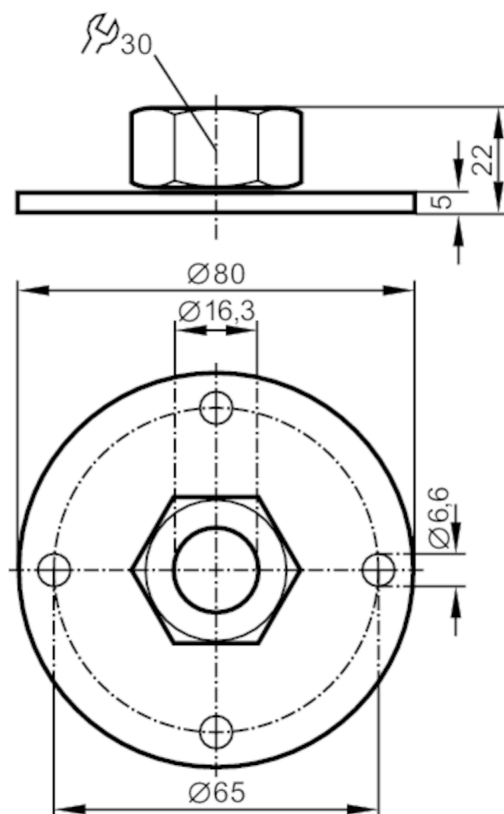

Applikasjon

Design	for kapasitive nivåsensorer LK, LI, LT, LL
Trykklassifisering [bar]	0,50

Mekaniske data

Vekt [g]	144,50
Materialer	flens: aluminium anodisert; Låsemuttere:: rustfritt stål;; spacer: messing; klemringer: FKM
Tiltrekkingsmoment [Nm]	6,00...9,00
Sensor tilkobling	klemmeadapter Ø 16 mm
Prosesstilkobling	flens

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------