


Flensplate for nivåsensorer

FLANGE PLATE 54-52X52

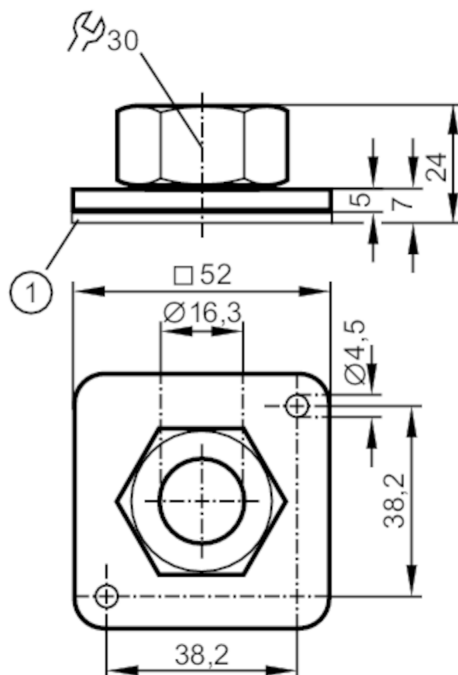

1 forseglinger

Applikasjon

Design	for kapasitive nivåsensorer LK, LI, LT, LL
Trykklassifisering [bar]	0,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...80,00
---------------------------	--------------

Mekaniske data

Vekt [g]	121,00
Materialer	flens: aluminium anodisert; Låsemuttere:: rustfritt stål;; spacer: messing; klemringer: FKM; Forsegling: Tesnit
Tiltrekkingsmoment [Nm]	6,00...9,00
Sensor tilkobling	klemmeadapter Ø 16 mm
Prosesstilkobling	flens

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------